



品番：EA945NT-8A



品名：M8・W5/16 ターボアンカー(ALC用/50本)

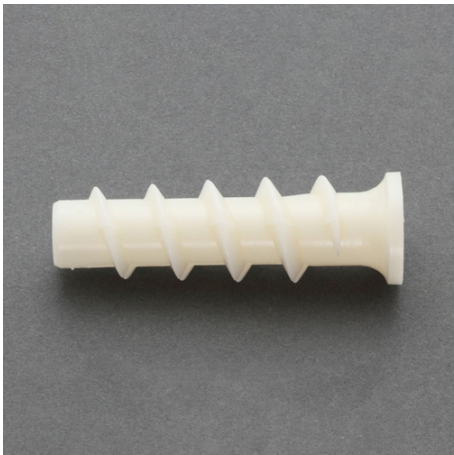

販売価格	7,050円(税抜)／7,755円(税込)		
カタログ価格	7,050円(税抜)／7,755円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 12:17現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	1238ページ		

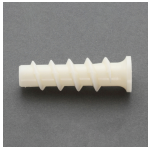

  ターボアンカー・電気用ボルト、ターボブースター



仕様

メーカー	日本パワーファスニング	型番	K8
商品名	ターボアンカー	用途	・分電盤、照明機器、監視モニターなど 電気設備の固定 ・空調、衛生設備の固定 ・ALC外壁改修下地材の固定 ・防鳥ネットの設置 など
下穴径	12mm	下穴深さ	70mm
適合ねじ・ボルト	木ねじ:7～8mm ボルト:M8、W5/16 (ねじ込み量:45～60mm)	埋込深さ	60mm
全長	60mm	頭部径	20mm
本体径	18.5mm	材質	ナイロン
入数	50		
ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮			
ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」			
穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK			
ターボブースター1本同梱。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.