


品番：EA947AE-11

品名：Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/20個入)

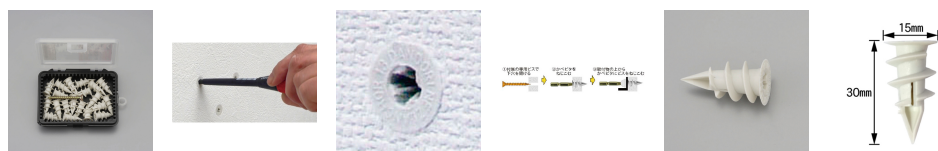

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/04/02 14:34現在) |      |    |
| 商品入数    | 20                           | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1239ページ                      |      |    |



#### 仕様

|       |                                    |        |             |
|-------|------------------------------------|--------|-------------|
| 用途    | 中空ボード、石膏ボード壁用                      | 全長     | 30mm        |
| 頭部径   | 15mm                               | 下穴径    | 15mm        |
| 適合ねじ径 | 3~4mm                              | 適合ねじ長さ | 取付物+20mm以上  |
| 強度目安  | 石膏ボードの厚み<br>12.5mm:約7kg、9.5mm:約5kg | 材質     | ガラス繊維入りナイロン |
| 入数    | 20本                                |        |             |

下穴用ビス1本付き

ボードの面にピッタリとフックや取っ手などが取付できます。

強くねじ込んでもボードにギュッともぐるので空回りが起きません。

※天井部・柱部分には取り付けできません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.