


品番：EA947AL-231

品名：M20x260mm/ユニクロ寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

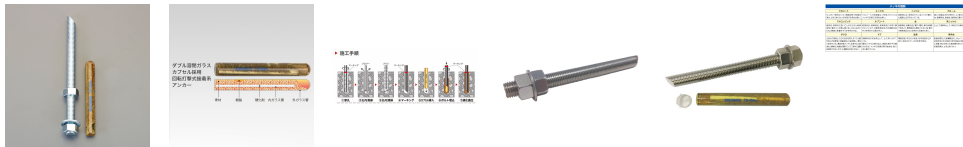

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 1,690円(税抜) / 1,859円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/26 03:34現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 1241ページ                      |      |    |



### 仕様

|            |                        |           |  |
|------------|------------------------|-----------|--|
| 商品名        | ボルトメイトTG<br>※オリジナルセット  | <セット内容>   | 接着剤カプセル×1<br>寸切ボルト(45°カット)×1<br>六角ナット×2<br>ワッシャー×1 |
| ボルトサイズ     | M20×260mm              | 下穴径       | 24mm   |
| 下穴深さ       | 200mm                  | 接着カプセルサイズ | φ21.5×175mm  |
| 容量         | 51ml                   | 最大引張荷重    | 231kN  |
| 許容引張荷重(目安) | 長期:58.2kN<br>短期:87.4kN | 材質        | アンカー:鉄(ユニクロメッキ)<br>接着剤:エポキシアクリレート樹脂                |

回転・打撃式接着系あと施工アンカー

エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。

スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。

高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。

横向きや上向きの施工にも対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

