


品番：EA947AN-1


品名：M 6/10-12mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/05/26 02:36現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

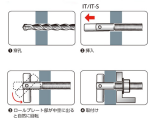

規格	寸法	質量	材質
M6	全長30mm	約0.15g	スチール製(三価クロメート処理)

 

### 仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-630
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M6	全長	30mm
首下長さ	23mm	ねじ長さ	13mm
はさみ込み厚	10~12mm	座金付ナット高さ	6.5mm
プレート長さ(C)	24mm	座金付ナット二面幅	10mm
施工時必要中空幅	26mm	下穴径	7.5mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

