


品番：EA947AN-13


品名：M 8/12-58mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/26 03:37現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

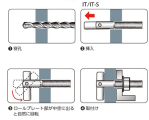

規格	寸法	質量	耐力
M8	全長80mm	約0.15kg	約100kg
M10	全長100mm	約0.25kg	約150kg
M12	全長120mm	約0.45kg	約250kg

 

### 仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-880
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M8	全長	80mm
首下長さ	72mm	ねじ長さ	60mm
はさみ込み厚	12~58mm	座金付ナット高さ	8.5mm
プレート長さ(C)	30mm	座金付ナット二面幅	12mm
施工時必要中空幅	32mm	下穴径	9.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

