


品番：EA947AN-18


品名：M10/14-63mm ボートアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
カタログ価格	650円(税抜) / 715円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/26 03:37現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

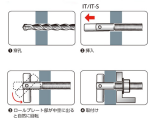

規格	単位	数量	重量	材質
M10	個	2	0.12	スチール製(三価クロメート処理)

 

仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-1090
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M10	全長	90mm
首下長さ	80mm	ねじ長さ	66mm
はさみ込み厚	14~63mm	座金付ナット高さ	10.4mm
プレート長さ(C)	36mm	座金付ナット二面幅	14mm
施工時必要中空幅	38mm	下穴径	11.0mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

