


品番：EA947AN-20


品名：M12/15-20mm ボートアンカー-(はさみ固定式/2本)



販売価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
カタログ価格	795円(税抜) / 875円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/26 03:36現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	1239ページ		

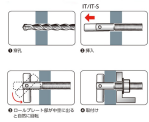

規格	寸法	質量	耐力
M12	50mm	0.15kg	1.5kN
M15	60mm	0.25kg	2.5kN
M20	80mm	0.5kg	5.0kN

 

### 仕様

メーカー	サンコーテクノ	型番	IT-1250
商品名	ITハンガー	用途	手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ	M12	全長	50mm
首下長さ	38mm	ねじ長さ	23mm
はさみ込み厚	15~20mm	座金付ナット高さ	12.3mm
プレート長さ(C)	37mm	座金付ナット二面幅	19mm
施工時必要中空幅	39mm	下穴径	13.5mm
材質	スチール製(三価クロメート処理)	入数	2本
中空壁用			
はさみ固定式			
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる			
壁面・床面に施工可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

