


品番：EA947AN-3


品名：M 6/10-32mm ボードアンカー-(はさみ固定式/2本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 440円(税抜) / 484円(税込) | | |
| カタログ価格 | 440円(税抜) / 484円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 20 (2026/05/26 03:35現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1239ページ | | |

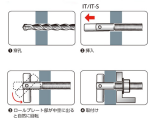

| 規格 | 単位 | 在庫 | 価格 |
|----|----|----|-----|
| M6 | 個 | 20 | 440 |

 

仕様

| | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| メーカー | サンコーテクノ | 型番 | IT-650 |
| 商品名 | ITハンガー | 用途 | 手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに |
| ねじサイズ | M6 | 全長 | 50mm |
| 首下長さ | 43mm | ねじ長さ | 33mm |
| はさみ込み厚 | 10~32mm | 座金付ナット高さ | 6.5mm |
| プレート長さ(C) | 24mm | 座金付ナット二面幅 | 10mm |
| 施工時必要中空幅 | 26mm | 下穴径 | 7.5mm |
| 材質 | スチール製(三価クロメート処理) | 入数 | 2本 |
| 中空壁用 | | | |
| はさみ固定式 | | | |
| 本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる | | | |
| 壁面・床面に施工可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

