


品番 : EA947FA-93

品名 : 45.7x19.2x14.9mm フラットケーブルクランプ° (粘着/2個)

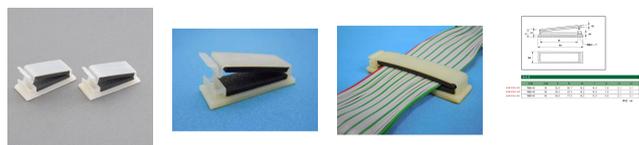

販売価格	665円(税抜) / 732円(税込)		
カタログ価格	665円(税抜) / 732円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/26 07:39現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1132ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FKNS-30
適応バンド幅	32mm	ベースサイズ	45.7×19.2mm
ケーブル芯数	30	使用温度範囲	-20~80℃
材質	本体:66ナイロン スポンジ:ウレタンフォーム	入数	2個

スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。

上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。

ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.