

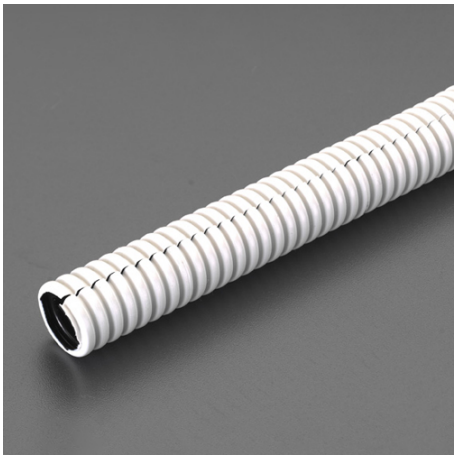
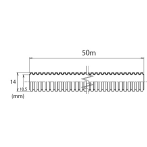


品番：EA947HL-3

品名：14x10.5mm ケーブル保護管(50m)

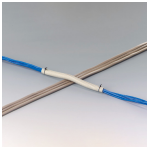

販売価格	6,860円(税抜)／7,546円(税込)		
カタログ価格	6,860円(税抜)／7,546円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/01 17:25現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1142ページ		

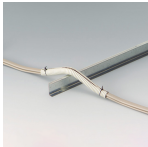

仕様

メーカー	未来工業	型番	P-FR-10
外径	14mm	内径	10.5mm
全長	50m	梱包サイズ	400×400×215mm
使用温度	～60℃	材質	PE
屋内用			
ケーブルの保護や集束等に便利な軽くて柔かい半割れ波付き保護管			
半割れですので、ケーブルに後付けできます。			
金属体や梁、吊ボルトなどとの接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護など、様々な用途で使用できます。			
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出しカットして使用できる為、管のバラケがありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.