


品番：EA947HL-8

品名：23x18mm ケーブル保護管(10m)

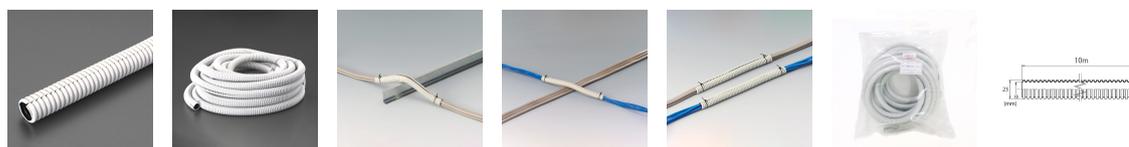

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,170円(税抜) / 4,587円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,170円(税抜) / 4,587円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/01 15:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1142ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |      |       |                     |
|------|------|-------|---------------------|
| メーカー | 未来工業 | 型番    | P-FR-16<br>※10mカット品 |
| 外径   | 23mm | 内径    | 18mm                |
| 全長   | 10m  | 梱包サイズ | 400×400×215mm       |
| 使用温度 | ～60℃ | 材質    | PE                  |

屋内用

ケーブルの保護や集束等に便利な軽くて柔かい半割れ波付き保護管

半割れですので、ケーブルに後付けできます。

金属体や梁、吊ボルトなどの接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護など、様々な用途で使用できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.