


品番 : EA947HM-24

品名 : 68.5mmx2.0m ワゴンモール(灰)

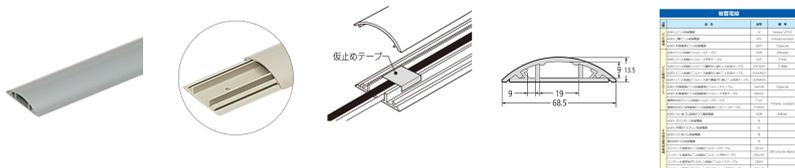

販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/05/14 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1196ページ		



### 仕様

メーカー	未来工業	型番	OP7-2G
商品名	ワゴンモール	幅×高さ	68.5×13.5mm
全長	2m	使用荷重	1960N(200kgf)
適合ケーブル	センター: φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条) VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、 2.6×3C-1条) VCTF(2.0×3C-2条) サイド(片側): φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)	カラー	グレー
材質	PVC		

床面への屋内配線の保護に最適

台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ

基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き

※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.