 



品番 : EA947HM-306

品名 : 99 mmx2.0m ワゴンモール(アルミ製)



販売価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
カタログ価格	6,580円(税抜) / 7,238円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/05 00:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1152ページ		

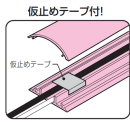

仕様	
型番	EA947HM-306
メーカー	未来工業
商品名	ワゴンモール
幅×高さ	99×19.5mm
全長	2m
適合ケーブル	<センター> φ12の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-10条) VVF(2.0×2C-5条、2.0×3C-4条、 2.6×2C-3条、2.6×3C-2条) <サイド> 片側: φ10以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-3条) VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条)
使用荷重	1960N(200kgf)
カラー	シルバー
材質	カバー:アルミ(A6063) ベース:PVC

仕様

メーカー	未来工業	型番	OP10-2A
商品名	ワゴンモール	幅×高さ	99×19.5mm
全長	2m	適合ケーブル	<センター> φ12の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-10条) VVF(2.0×2C-5条、2.0×3C-4条、 2.6×2C-3条、2.6×3C-2条) <サイド> 片側: φ10以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-3条) VVF(2.0×3C-1条、2.6×2C-1条)
使用荷重	1960N(200kgf)	カラー	シルバー
材質	カバー:アルミ(A6063) ベース:PVC		

アルミ製のカバーで仕上がりがキレイ

基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。

複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

