


品番：EA947HM-38

品名：160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)

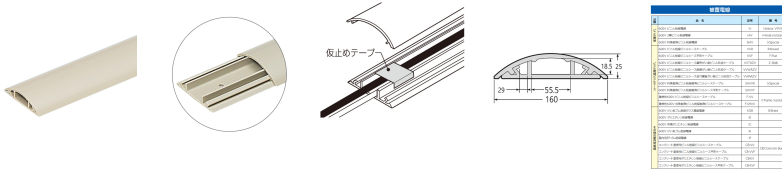

販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/30 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1152ページ		



#### 仕様

メーカー	未来工業	型番	OP16-2J
商品名	ワゴンモール	幅×高さ	160×25mm
全長	2m	使用荷重	1960N(200kgf)
適合ケーブル	センター: φ16の通信線・ケーブル-3条 LANケーブル(UTP0.5×4P-18条) VVF(2.6×2C-8条、2.6×3C-6条) サイド(片側): φ14以下の通信線・ケーブル、LANケーブル(UTP0.5×4P-5条) VVF(2.6×2C-3条、2.6×3C-2条)	カラー	ベージュ
材質	PVC		

床面への屋内配線の保護に最適

基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。

台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプ

複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付き

※台車等を通過させるときはゆっくり通過させてください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.