 
 



品番：EA947HM-44

品名：40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,740円(税抜)／3,014円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,740円(税抜)／3,014円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/03/27 03:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1151ページ                      |      |   |

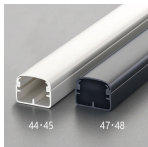

仕様

|                                    |                  |     |         |
|------------------------------------|------------------|-----|---------|
| メーカー                               | 未来工業             | 型番  | MDH-40M |
| 商品名                                | モールダクト           | 適用  | 40型     |
| サイズ                                | 40×30mm          | 全長  | 2m      |
| 木ねじ穴(φ4mm)                         | 240mm間隔(8ヵ所)     | カラー | ホワイト    |
| 材質                                 | 難燃性ABS樹脂+特殊樹脂コート |     |         |
| 耐候性と耐熱性に優れた屋外用                     |                  |     |         |
| ケーブル固定用結束バンド穴付き                    |                  |     |         |
| 屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーとして最適 |                  |     |         |
| 基台にはねじ穴が設けてあり、ねぎ固定がラクにできます。        |                  |     |         |
| 引き込み線の露出配管をスッキリカバーします。             |                  |     |         |
| ストッパー付き                            |                  |     |         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.