 
 
 
 

 


品番：EA948AA-102

品名：M5x10mm/3N・m 雄ねじトルクノブ

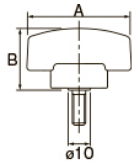

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,730円(税抜) / 4,103円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,730円(税抜) / 4,103円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/23 10:52現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1208ページ                      |      |   |



### 仕様

|       |   |       |                |
|-------|---|-------|----------------|
| メーカー  | イマオコーポレーション                                 | 型番    | CTK48-5X10-3BK |
| ねじサイズ | M5X10                                       | ノブサイズ | 48×20mm        |
| ノブ高さ  | 28mm  | トルク   | 3N・m           |
| 締付力   | 3kN   | 質量    | 38g            |
| 材質    | ノブ: ポリアミド(ガラス繊維強化)<br>ネジ部: S45C(無電解ニッケルメッキ) | 使用温度  | 0~80℃          |

音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。

締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。

設定されたトルクで締付けができます。

内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。

RoHS対応品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

