 
 
 

 


品番：EA948AA-111

品名：M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ

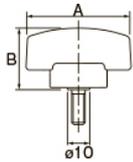

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,640円(税抜) / 4,004円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,640円(税抜) / 4,004円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/10 15:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1208ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|-------|----------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | CTK48-6X16-2BK |
| ねじサイズ | M6X16 | ノブサイズ | 48×20mm |
| ノブ高さ | 28mm | トルク | 2N・m |
| 締付力 | 1.7kN | 質量 | 39g |
| 材質 | ノブ: ポリアミド(ガラス繊維強化) ネジ部: S45C(無電解ニッケルメッキ) | 使用温度 | 0~80℃ |

音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。

締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。

設定されたトルクで締付けができます。

内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

