 
 
 
 

 


品番：EA948AA-117

品名：M6x25mm/3N・m 雄ねじトルクノブ

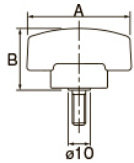

販売価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 09:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1208ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	CTK48-6X25-3BK
ねじサイズ	M6X25	ノブサイズ	48×20mm
ノブ高さ	28mm	トルク	3N・m
締付力	2.5kN	質量	42g
材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化) ネジ部:S45C(無電解ニッケルメッキ)	使用温度	0~80℃

音とクリック感で締付け完了がわかる機能性ノブ。

締め過ぎや締め不足を防ぎ、作業者によるバラつきを解消でき、作業の平準化が図れます。

設定されたトルクで締付けができます。

内蔵のスプリングとボールにより、設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。

締付け完了後、ノブを締付け方向で任意の位置まで回すことも可能です。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

