


品番：EA948AC-11

品名：M6 雌ねじノブ(貫通タイプ)

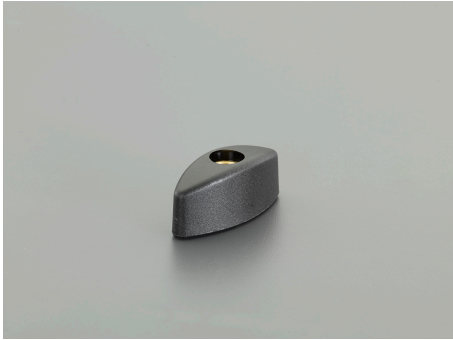

販売価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
カタログ価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LK6T
ねじサイズ	M6X12	ハンドル全高(H)	15mm
使用温度	-30~130℃	材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量	7g		
貫通穴タイプ			
RoHS対応品			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあるのでご注意ください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.