


品番 : EA948AD-306

品名 : M8x20mm 雌ねじノブ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 565円(税抜)／622円(税込) | | |
| カタログ価格 | 565円(税抜)／622円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/02/23 11:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ | | |

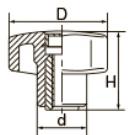

仕様

| | | | |
|-----------|--------------------------------|----------|---------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | STK50NA |
| ねじサイズ | M8×20 | グリップ幅(D) | 50mm |
| ハンドル全高(H) | 32mm | 使用温度 | 0～90°C |
| 材質 | ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材) | 質量 | 38g |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.