


品番：EA948AF-21

品名：M6x20/40x13mm T型ノブ(雄ねじ)



販売価格	765円(税抜)／842円(税込)		
カタログ価格	765円(税抜)／842円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2025/12/19 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1253ページ		

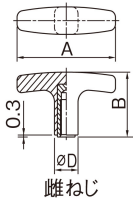

サイズ	最大耐力(1/2寸)
40	2.5kN
50	3.5kN
T40	4.5kN
50	7.5kN
55	8.5kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH40NX20
ねじサイズ	M6×20	グリップ幅(A)	41mm
ハンドル全高(B)	28mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	2.5kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量	17g		
RoHS対応品			
※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.