


品番 : EA948AF-22

品名 : M8x20/55x14mm T型ノブ(雄ねじ)

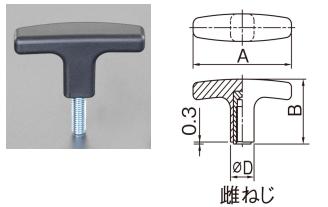

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 925円(税抜)／1,018円(税込) | | |
| カタログ価格 | 925円(税抜)／1,018円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2025/12/19 05:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1253ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|-------------|----------|------------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | TH55NAX20 |
| ねじサイズ | M8×20 | グリップ幅(A) | 56.5mm |
| ハンドル全高(B) | 33mm | 使用温度 | -30～130°C |
| 機械強度(垂直方向持上げ可能荷重) | 3.3kN | 材質 | ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:S10C(亜鉛メッキ) |
| 質量 | 28g | | |

RoHS対応品

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
| | 品番 EA948AF-23 コメント M8x25mm |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.