


品番 : EA948AF-24

品名 : M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)

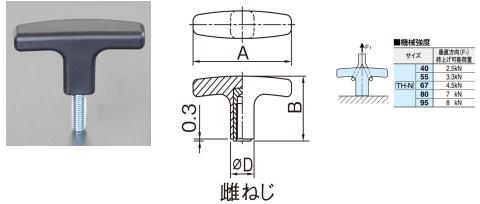

販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/12/18 19:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1253ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH80NX30
ねじサイズ	M10×30	グリップ幅(A)	82mm
ハンドル全高(B)	41.5mm	使用温度	-30~130°C
機械強度(垂直方向持上げ可能荷重)	7kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:S10C(亜鉛メッキ)
質量	58g		

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.