


品番：EA948AF-31

品名：M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)



販売価格	830円(税抜)／913円(税込)		
カタログ価格	830円(税抜)／913円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/01 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

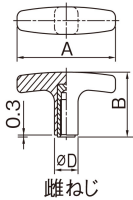

サイズ	機械強度(垂直方向)
40	2.5kN
55	3.5kN
67	4.5kN
80	7.0kN
95	8.0kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH40N
ねじサイズ	M6	グリップ幅(A)	41mm
ハンドル全高(B)	28mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	2.5kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(C3604B)
質量	16g		

RoHS対応品
※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

代替品



品番 EA948AF-32
コメント M6x55mm

