


品番：EA948AF-32

品名：M6/55x14mm T型ノブ(雌ねじ)



販売価格	965円(税抜)／1,062円(税込)		
カタログ価格	965円(税抜)／1,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/01 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

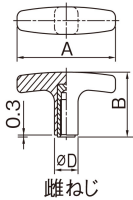

サイズ	最大耐力(1/2寸)
40	2.5kN
55	3.3kN
TH55N	4.5kN
60	7.0kN
85	8.0kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH55N
ねじサイズ	M6	グリップ幅(A)	56.5mm
ハンドル全高(B)	33mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	3.3kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(C3604B)
質量	27g		
RoHS対応品			
※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.