


品番：EA948AF-34

品名：M8/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)



販売価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
カタログ価格	1,060円(税抜) / 1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/01 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

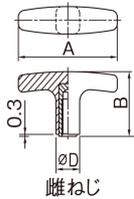

サイズ	垂直方向/水平方向機械強度
40	2.5kN
50	3.5kN
TH80NA	4.5kN
60	7.0kN
80	8.0kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH80NA
ねじサイズ	M8	グリップ幅(A)	82mm
ハンドル全高(B)	41.5mm	使用温度	-30~130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	7kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(C3604B)
質量	50g		

RoHS対応品

※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

代替品

	品番 EA948AF-33 コメント M8x67mm
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

