


品番：EA948AF-35

品名：M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)



販売価格	1,510円(税抜)／1,661円(税込)		
カタログ価格	1,510円(税抜)／1,661円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/04/01 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

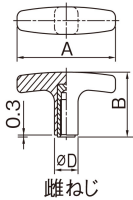

サイズ	垂直方向 最大引当力
40	2.5kN
55	3.5kN
TH80N	4.5kN
80	7.0kN
95	8.0kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH80N
ねじサイズ	M10	グリップ幅(A)	82mm
ハンドル全高(B)	41.5mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持上げ可能荷重)	7kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(C3604B)
質量	56g		
RoHS対応品			
※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.