


品番：EA948AF-36

品名：M12/94x21mm T型ノブ(雌ねじ)



販売価格	1,630円(税抜)／1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜)／1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/01 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

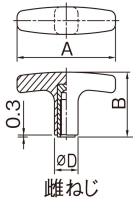

サイズ	最大耐力(1/2寸)
40	2.5kN
55	3.5kN
TH95	4.5kN
60	7.0kN
95	8.0kN

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TH95N
ねじサイズ	M12	グリップ幅(A)	94mm
ハンドル全高(B)	46mm	使用温度	-30～130℃
機械強度(垂直方向持ち上げ可能荷重)	8kN	材質	ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(C3604B)
質量	66g		

RoHS対応品
※高温または多湿の状況下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.