


品番：EA948AL-21

品名：M8x 63mm 雄ねじノブ

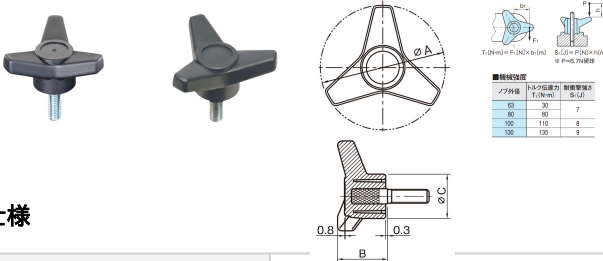

販売価格	855円(税抜) / 941円(税込)		
カタログ価格	855円(税抜) / 941円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/13 19:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TAK60X25N
ねじサイズ	M8×25	グリップ幅(A)	63mm
ハンドル全高(B)	28mm	使用温度	-30~130℃
機械強度	トルク伝達力:30N・m 耐衝撃強さ:7J	材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
質量	44g		

3本アームで指の止まりが良く、強力な締付けが可能。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.