



品番：EA948AL-23


品名：M12x100mm 雄ねじノブ

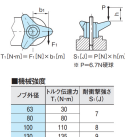

販売価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
カタログ価格	1,450円(税抜) / 1,595円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/05 05:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

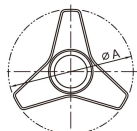

規格記号	トルク伝達力 T(N・m)	耐衝撃強さ S(J)
40	30	7
60	60	7
100	110	8
150	150	9

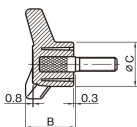

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TAK100X40N
ねじサイズ	M12×40	グリップ幅(A)	100mm
ハンドル全高(B)	42mm	使用温度	-30~130℃
機械強度	トルク伝達力:110N・m 耐衝撃強さ:8J	材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
質量	126g		

3本アームで指の止まりが良く、強力な締付けが可能。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.