


品番：EA948AL-33

品名：M12x 80mm 雌ねじノブ



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 03:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

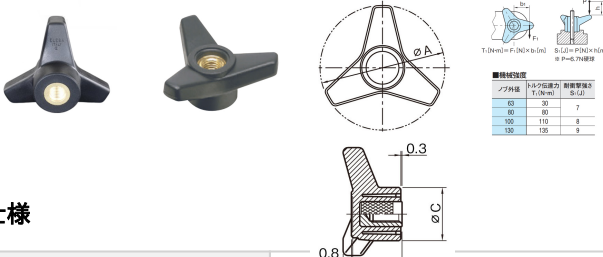

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TAK80NT
ねじサイズ	M12	グリップ幅(A)	80mm
ハンドル全高(B)	35mm	使用温度	-30~130℃
機械強度	トルク伝達力: 80N・m 耐衝撃強さ: 7J	材質	ノブ: ポリアミド(ガラス繊維強化)、 雌ねじ: 黄銅(C3604B)
質量	77g		

3本アームで指の止まりが良く、強力な締付けが可能。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.