



品番：EA948AR-13

品名：M10x14mm 回転グリップ(フェノール樹脂)

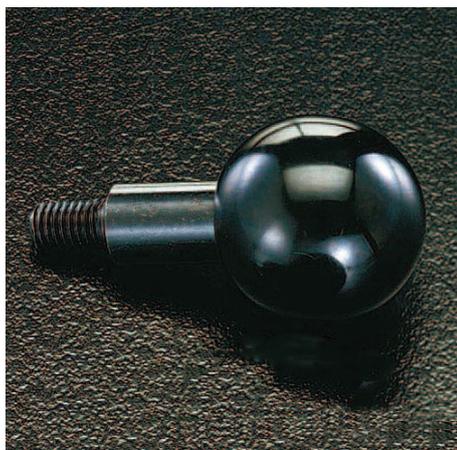

販売価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜) / 2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/17 05:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

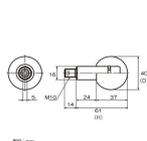

項目	規格	単位
長さ	61	mm
外径	40	mm
内径	10	mm
ねじ径	M10	
ねじピッチ	1.5	mm
ねじ長さ	14	mm
六角穴径	φ6	mm

フェノール樹脂
熱硬化性樹脂の一つ、樹脂の中でも特に耐熱性に優れている。耐油性・耐薬性もあるが、アルカリには弱い。

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	GPB-10
ねじサイズ(並目)	M10×14mm(ピッチ:1.5)	サイズ	D:40mm、H:61mm
材質	プラスチック、グリップ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(三価クロメート)	重量	117g
入数	1個入り		
RoHS対応品			
六角穴による裏側からの取り付け方式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.