 



品番：EA948BB-24

品名：M8/ φ 30mm 雌ねじノブ(貫通穴/スチール製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 660円(税抜)／ 726円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 660円(税抜)／726円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/05/14 03:04現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

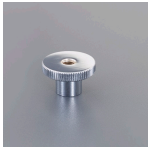

仕様

|           |                     |     |                      |
|-----------|---------------------|-----|----------------------|
| メーカー      | 鍋屋バイテック(NBK)        | 型番  | KNF-30-M8            |
| ねじサイズ(並目) | M8(ピッチ:1.25)        | サイズ | D:30mm、H:18mm、d:16mm |
| 材質        | SUM22L(バフ研磨、クロムメッキ) | 重量  | 45g                  |
| 入数        | 1個入り                |     |                      |
| 雌ねじ       |                     |     |                      |
| RoHS対応品   |                     |     |                      |

代替品

|  |      |             |
|--|------|-------------|
|  | 品番   | EA948BW-205 |
|  | コメント | M8/ φ 30mm  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.