


品番 : EA948BE-19

品名 : M12/40mm 雌ねじプラスティックボール



販売価格	820円(税抜)／902円(税込)		
カタログ価格	820円(税抜)／902円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

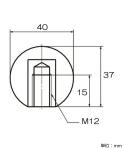

フェノール樹脂	
熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。	特徴
M12(ピッチ:1.75)	ねじサイズ(並目)
40mm	外径
37mm	高さ
44g	重量
PC-40-M12-BK	型番

## 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	PC-40-M12-BK
ねじサイズ(並目)	M12(ピッチ:1.75)	外径	40mm
高さ	37mm	材質	ボール:フェノール樹脂 ねじ:黄銅
重量	44g	カラー	ブラック
熱硬化性樹脂製。耐久性にすぐれています。			
雌ねじ			
RoHS対応品			

## 代替品

	品番 EA948AM-18 コメント メーカー、サイズ、色の違い
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

