


品番 : EA948BL-26

品名 : 29.5x 27mm 雌ねじ取手(クロムメッキ)



販売価格	835円(税抜)／919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜)／919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/23 00:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1205ページ		

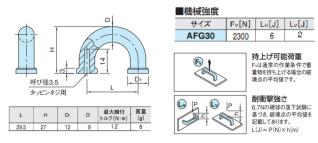

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	AFG30-CR
グリップねじ間(L)	29.5mm	ハンドル全高(H)	27mm
タッピングビス呼び径	3.5	最大締付トルク	1.2N·m
使用温度	-30~100°C	材質	ポリアミド(クロムメッキ)
質量	6g		
タッピングねじ(別売り、呼び径3.5)で取付けができます。			
RoHS対応品			
クロムメッキ仕様で摩擦に強く、洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.