


品番 : EA948BL-7

品名 : 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(オレンジ)



販売価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
カタログ価格	335円(税抜) / 369円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 01:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1205ページ		

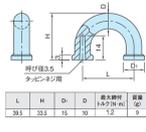

■機械強度			
サイズ	F <sub>1</sub> (N)	L <sub>1</sub> (L)	L <sub>2</sub> (L)
AFG40	2300	10	2

特上げ可能荷重  
F<sub>1</sub>は最大平均荷重を示し、  
瞬間的かつ短時間での使用  
は許容されません。

耐衝撃強度  
L<sub>1</sub>は平均荷重を示し、  
L<sub>2</sub>は瞬間的かつ短時間での  
使用は許容されません。  
(L<sub>1</sub>→P/20×F<sub>1</sub>)

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	AFG40-OG
グリップねじ間(L)	39.5mm	ハンドル全高(H)	33.5mm
タッピングビス呼び径	3.5	最大締付トルク	1.2N・m
使用温度	-30~100℃	材質	ポリアミド
色	橙	質量	9g

タッピングねじ(別売り、呼び径3.5)で取付けができます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.