

 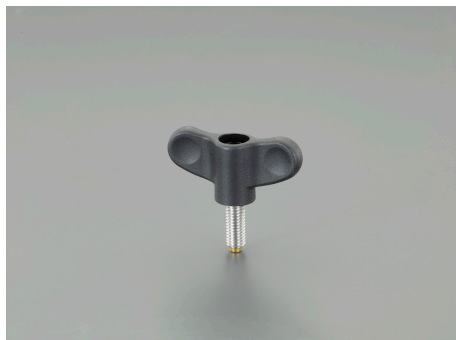


品番：EA948BR-201

品名：M6x20mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ°付)

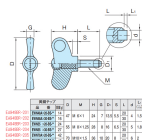

販売価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/13 13:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EWN48AX20-BS-BK
ねじサイズ	M6X20	グリップ幅(D)	47mm
ハンドル全高(H)	24mm	使用温度	-30~130℃
材質	ノブ: ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ: ポリアミド、 ねじ: SUS303、 チップ: 黄銅(カドミウム低減材)	質量	14g

ねじ先端は黄銅チップ付きでワークを傷つけません。

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.