



品番 : EA948BR-57

品名 : 55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

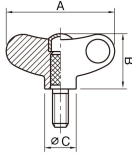

販売価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
カタログ価格	525円(税抜) / 578円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/13 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1207ページ		

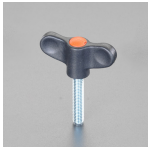

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EWN55X30-OG
ねじサイズ	M8×30	グリップ幅(A)	55mm
ハンドル全高(B)	28mm	使用温度	-30~130℃
材質	ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 キャップ:ポリアミド、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	キャップ色	橙
質量	26g		

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.