


品番：EA948BR-58

品名：55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 530円(税抜) / 583円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 530円(税抜) / 583円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/13 15:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1207ページ                      |      |   |

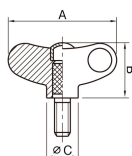

#### 仕様

|           |                                                     |          |             |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------|-------------|
| メーカー      | イマオコーポレーション                                         | 型番       | EWN55X40-OG |
| ねじサイズ     | M8×40                                               | グリップ幅(A) | 55mm        |
| ハンドル全高(B) | 28mm                                                | 使用温度     | -30~130℃    |
| 材質        | ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、<br>キャップ:ポリアミド、<br>ねじ:S10C(亜鉛メッキ) | キャップ色    | 橙           |
| 質量        | 29g                                                 |          |             |

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。

キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.