 



品番：EA948BX-132A

品名：M5x20mm/φ31mm 雄ねじノブ



販売価格	285円(税抜) / 314円(税込)		
カタログ価格	285円(税抜) / 314円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1208ページ		

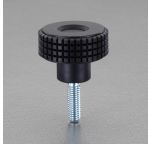

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK30X20N
ねじサイズ	M5×20	グリップ幅(D)	31mm
ハンドル全高(H)	24mm	使用温度	0~90℃
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:S10C(亜鉛メッキ)	質量	14g

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。

樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.