



品番：EA948BX-134A

品名：M6x20mm/φ31mm 雄ねじノブ

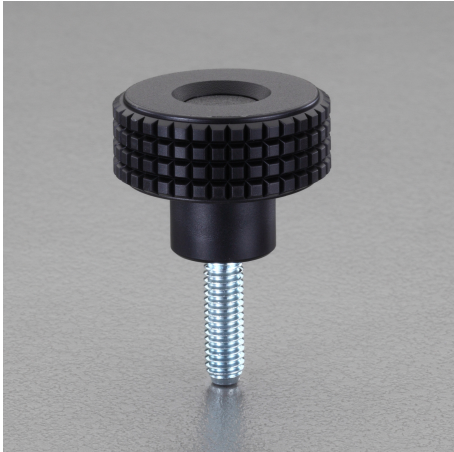

販売価格	415円(税抜)／457円(税込)		
カタログ価格	415円(税抜)／457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 02:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

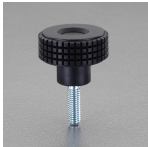

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GK30AX20N
材質	ノブ:ポリプロピレン、 ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)	ねじサイズ	M6×20mm
サイズ(mm)	D:31、H:24、D1:15、S:11.5、M: M6×20、Lf/L:20	重量	15g
RoHS対応品			
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。			
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを抑える特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を抑える働きがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.