


品番：EA948C-34

品名：M10x40mm クランプレバー(シルバーグレー)

	販売価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)		
	カタログ価格	1,460円(税抜)／1,606円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

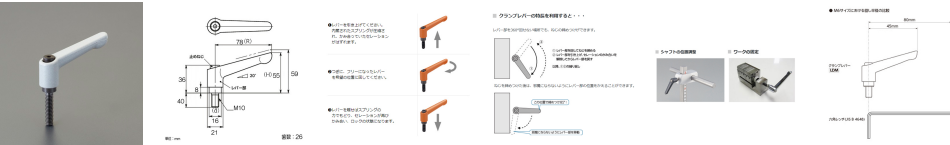

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	LDM-10-40-SG
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M10×40mm(ピッチ:1.5)
サイズ	R:78mm、H:55mm、d:16mm	歯数	26
最大荷重	290N	最大締付力	16kN
重量	146g	カラー	シルバー
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB		
雄ねじ			
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装			
レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。			
ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。			
<工具レス化による作業効率アップ> クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ! 装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!			
<装置の省スペース化>			

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。

レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

代替品



品番 EA948CA-34

コメント レバー色の違い(シルバー→黒)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.