


品番：EA948CA-121

品名：50mm/M10 [スチール製]雌ねじロックンぐレバー



販売価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
カタログ価格	1,000円(税抜) / 1,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/30 17:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		

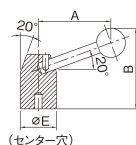

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LL50T
ねじサイズ	M10	レバー長さ	50mm
ハンドル全高	55mm	材質	ボス:S45C(メラミン塗装)、 シャフト:SS400(メラミン塗装)、 グリップ:ABS樹脂
質量	142g		

RoHS対応品

※ボスとシャフトは接着固定されていますので、取外しできません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.