
 
 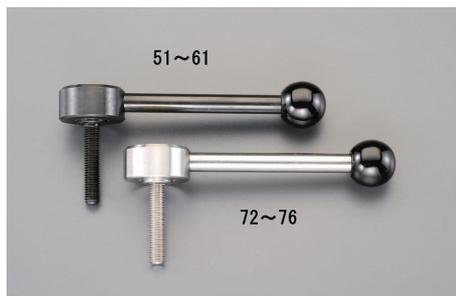


品番：EA948CA-52

品名：M8x40mm [スチール製]雄ねじフラットテンションレバー



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/06 03:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT8X40
材質	スチール(SUM22L・黒染め)、 グリップ:フェノール樹脂	ねじ径	M8
サイズ(mm)	A:102、C:33、D:19、M:40	入数	1個
回し半径(mm)	102	最大荷重(N)	110
最大締付力(kN)	8		
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。			
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.