


品番 : EA948CA-54

品名 : M10x30mm [スチール製]雄ねじフラットテンションレバー

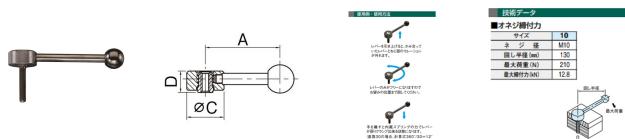

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,090円(税抜) / 4,499円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,090円(税抜) / 4,499円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2025/12/15 13:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1259ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---|-------|----------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FT10X30 |
| ねじサイズ | M10×30 | レバー長さ | 131mm |
| 本体高さ | 22mm | 歯数 | 30 |
| ねじ締付力 | 回し半径:130mm 最大荷重:210N 最大締付力:12.8kN | 材質 | 本体:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂 |
| 質量 | 320g | | |
| 本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 | | | |
| 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。 | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.