
 
 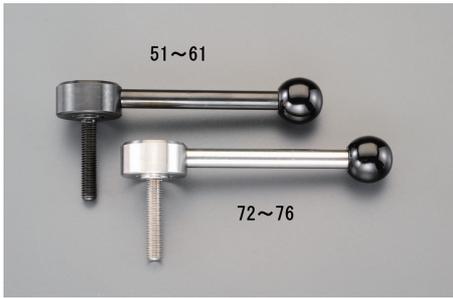


品番：EA948CA-59

品名：M12x40mm [スチール製]雄ねじフラットテンションレバー



販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/08 01:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1259ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT12X40
材質	スチール(SUM22L・黒染め)、 グリップ:フェノール樹脂	ねじ径	M12
サイズ(mm)	A:131、C:41、D:22、M:40	入数	1個
回し半径(mm)	130	最大荷重(N)	350
最大締付力(kN)	18.6		

本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.