


品番 : EA948CA-60

品名 : M12x50mm [スチール製]雄ねじフラットテンションレバー

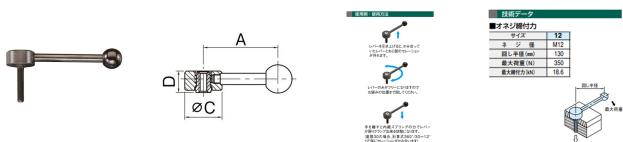

販売価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
カタログ価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/15 05:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT12X50
ねじサイズ	M12×50	レバー長さ	131mm
本体高さ	22mm	歯数	30
ねじ締付力	回し半径:130mm 最大荷重:350N 最大締付力:18.6kN	材質	本体:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂
質量	345g		
本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。			
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.