


品番：EA948CA-60

品名：M12x50mm [スチール製]雄ねじフラットテンションレバー

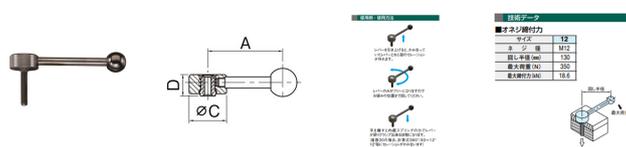

販売価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
カタログ価格	3,640円(税抜) / 4,004円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/06 05:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT12X50
ねじサイズ	M12×50	レバー長さ	131mm
本体高さ	22mm	歯数	30
ねじ締付力	回し半径:130mm 最大荷重:350N 最大締付力:18.6kN	材質	本体:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂
質量	345g		

本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.