


品番：EA948CA-73

品名：M8x50mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションバー

	販売価格		7,820円(税抜)／8,602円(税込)	
	カタログ価格		7,820円(税抜)／8,602円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 4 (2026/03/06 05:03現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	1211ページ		

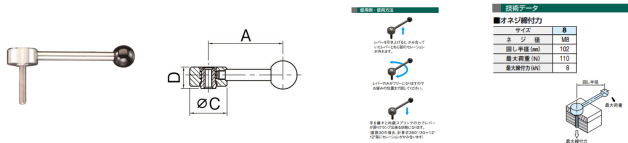

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT8X50-SUS
ねじサイズ	M8×50	レバー長さ	102mm
本体高さ	19mm	歯数	26
ねじ締付力	回し半径:102mm 最大荷重:110N 最大締付力:8kN	材質	本体:SUS303、 グリップ:フェノール樹脂
質量	190g		

本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。

RoHS対応品

代替品

	品番 コメント	EA948CA-53 材質:SUM22L黒染め
---	------------	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.