


品番：EA948CA-74

品名：M10x30mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションバー



販売価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
カタログ価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/06 03:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		

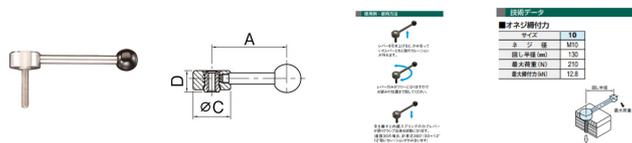

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FT10X30-SUS
ねじサイズ	M10×30	レバー長さ	131mm
本体高さ	22mm	歯数	30
ねじ締付力	回し半径:130mm 最大荷重:210N 最大締付力:12.8kN	材質	本体:SUS303、 グリップ:フェノール樹脂
質量	320g		

本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。

操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。

RoHS対応品

代替品

	品番 EA948CA-54 コメント 材質:SUM22L黒染め
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.